

Drehriegel Zink, kleine Ausführung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung verchromt,
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.

Hinweis:

Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.

Zubehör:

Steckschlüssel K0535.

Zunge für Drehriegel Stahl K0519.


Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 6 mm
- b) Schlitz
- c) Knebel
- d) Dreikant 7 mm

Drehriegel Zink, kleine Ausführung

Zeichnungen

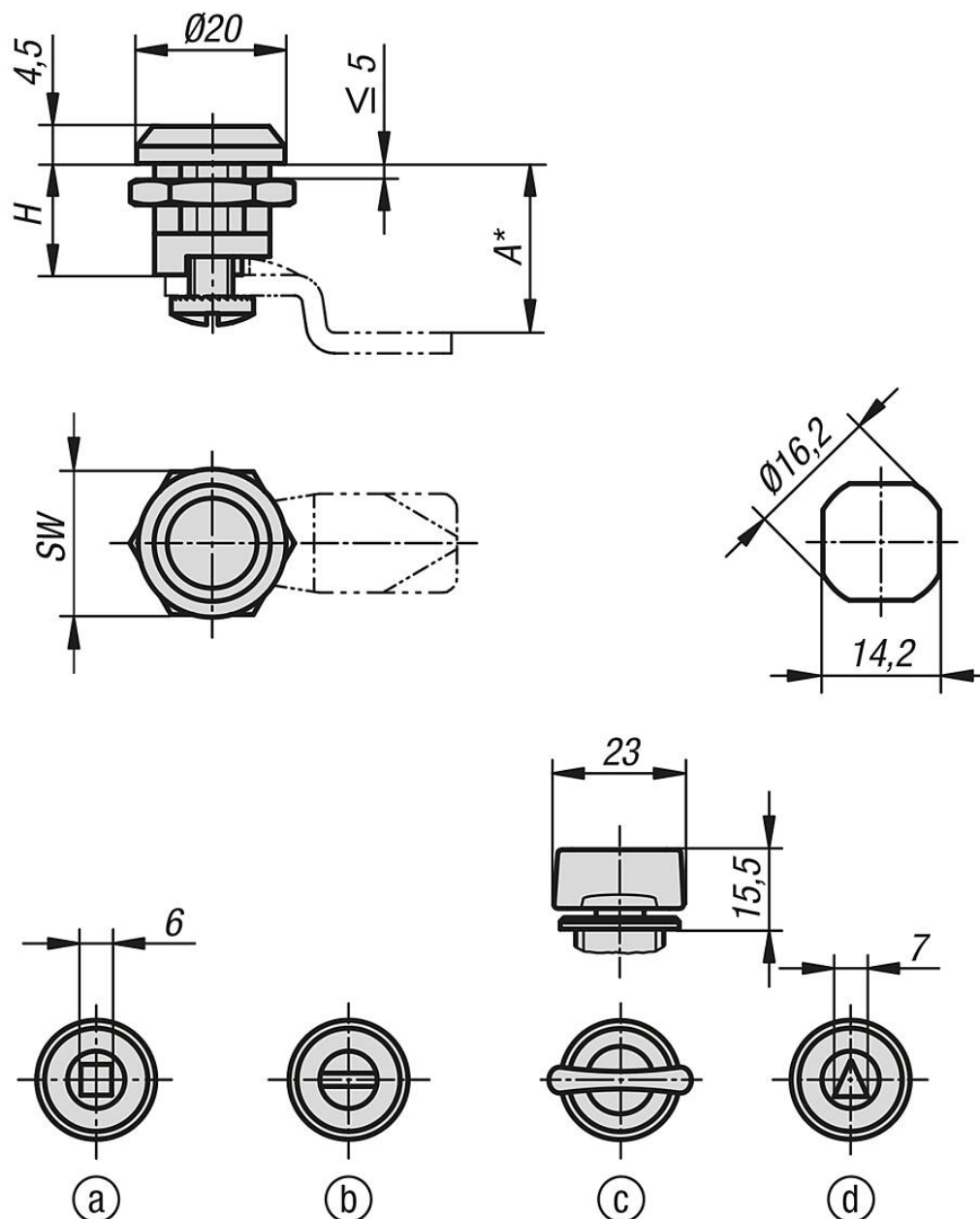

Artikelübersicht

Drehriegel Zink, kleine Ausführung

Bestellnummer	Betätigung	H	S max.	SW
K0518.16131	Vierkant 6 mm	13,5	5	20
K0518.20131	Schlitz	13,5	5	20
K0518.30132	Knebel	13,5	5	20
K0518.87131	Dreikant 7mm	13,5	5	20

