

UNILOCK Spannbolzen mit Gewindebolzen Systemgröße 80 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Ausführung:

Gehärtet und brüniert.

Funktionsflächen geschliffen.


Hinweis:

Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.

Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

UNILOCK Spannbolzen mit Gewindebolzen Systemgröße 80 mm

Zeichnungen

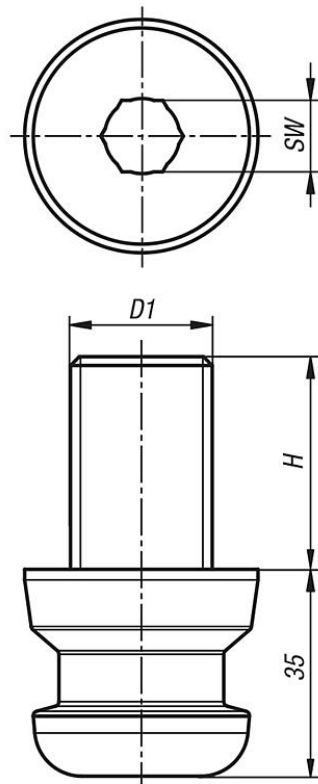

 Zentrierbolzen = Form A


 Ausgleichsbolzen = Form B

 Spannbolzen = Form C

fixiert in x- und y-Richtung (Referenzpunkt)

fixiert die noch freie Achse (Schwertbolzen)

Bolzen mit Untermaß (keine Zentrierfunktion nur Spannfunktion)

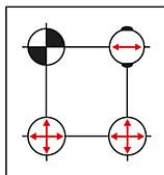

Artikelübersicht

UNILOCK Spannbolzen mit Gewindebolzen

Bestellnummer	Form	D1	H	SW
K0967.140002416	A	M16	24	17
K0967.140003020	A	M20	30	17
K0967.140003624	A	M24	36	17

