


Spanneisen verstellbar, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

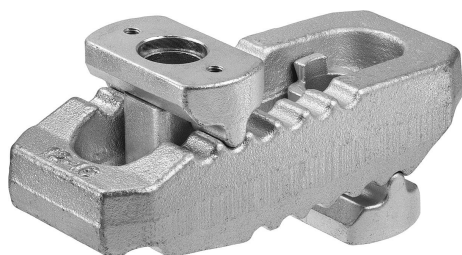

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

vergütet und verzinkt.


Hinweis:

Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfältig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen- und Spritzgußbereich.

Zubehör:

Stützverlängerungen K1204

Zeichnungen

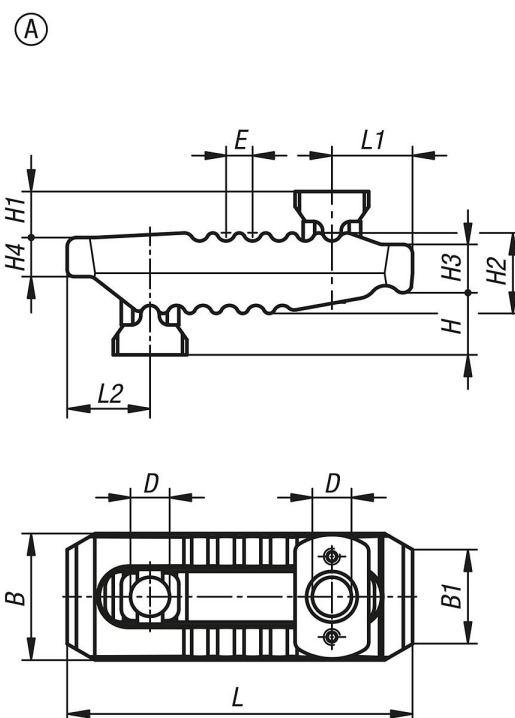

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	B1	D	E	H Spannbereich	H1	H2	H3	H4	L=Länge	L1	L2	Nutbreite	Spannkraft kN
K1165.113115	A	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	10-12-14	30
K1165.117150	A	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12-14-16-18	40
K1165.121187	A	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16-18-20-22	60
K1165.125235	A	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20-22-24-28	75
K1165.125285	A	73	30	25	17	0-100	35	56	35	24	285	62	51	20-22-24-28	75

