


Spanneisen verstellbar, Form C

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

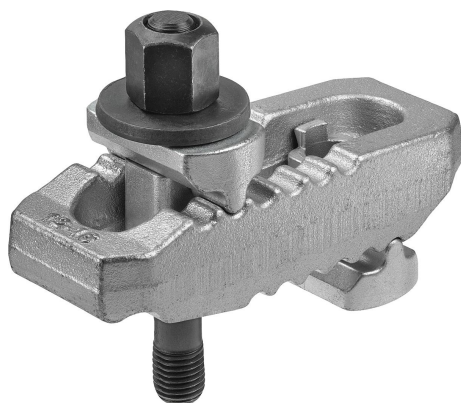

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

vergütet und verzinkt.

Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.


Hinweis:

Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfältig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen- und Spritzgußbereich.

Zubehör:

Stützverlängerungen K1204

Zeichnungen

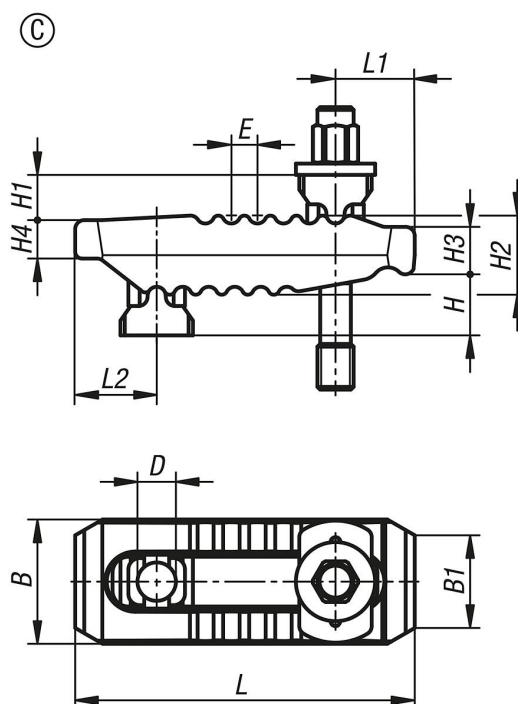

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 2	B	B1	D	E	H Spannbereich	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Befestigungs- schraube(n)	Spannkraft kN
K1165.312115100	C	mit Stiftschraube	44	30	13	11	0-30	18	27	17	12	115	25	30	M12X100	30
K1165.312115125	C	mit Stiftschraube	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	M12X125	30
K1165.312150125	C	mit Stiftschraube	55	41	17	12	0-50	20	36	21	17	150	35	36	M12X125	40
K1165.312150160	C	mit Stiftschraube	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	M12X160	40
K1165.316150125	C	mit Stiftschraube	55	41	17	12	0-40	20	36	21	17	150	35	36	M16X125	40
K1165.316150160	C	mit Stiftschraube	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	M16X160	40
K1165.320187160	C	mit Stiftschraube	62	30	21	14	0-40	30	42	27	20	187	44	44	M20X160	60
K1165.320187200	C	mit Stiftschraube	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	M20X200	60

Spanneisen verstellbar, Form C

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 2	B	B1	D	E	H Spannbereich	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Befestigungs- schraube(n)	Spannkraft kN
K1165.320235200	C	mit Stiftschraube	70	30	25	17	0-70	31	51	34	24	235	60	47	M20X200	75
K1165.320235250	C	mit Stiftschraube	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	M20X250	75
K1165.324235200	C	mit Stiftschraube	70	30	25	17	0-50	31	51	34	24	235	60	47	M24X200	75
K1165.324235250	C	mit Stiftschraube	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	M24X250	75