

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Edelstahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Edelstahl.

Ausführung:

Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle und Gewindestift blank.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.

Hinweis:

Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.

Der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) ist wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.

Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

Technische Daten:


- Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden
- Ziffernhöhe ca. 4 mm
- Hohlwellen-Ø 10 H7 mm
- temperaturbeständig bis 80 °C
- öl- und lösungsmittelbeständig

Auf Anfrage:

Anzeige für Inch

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Zeichnungen

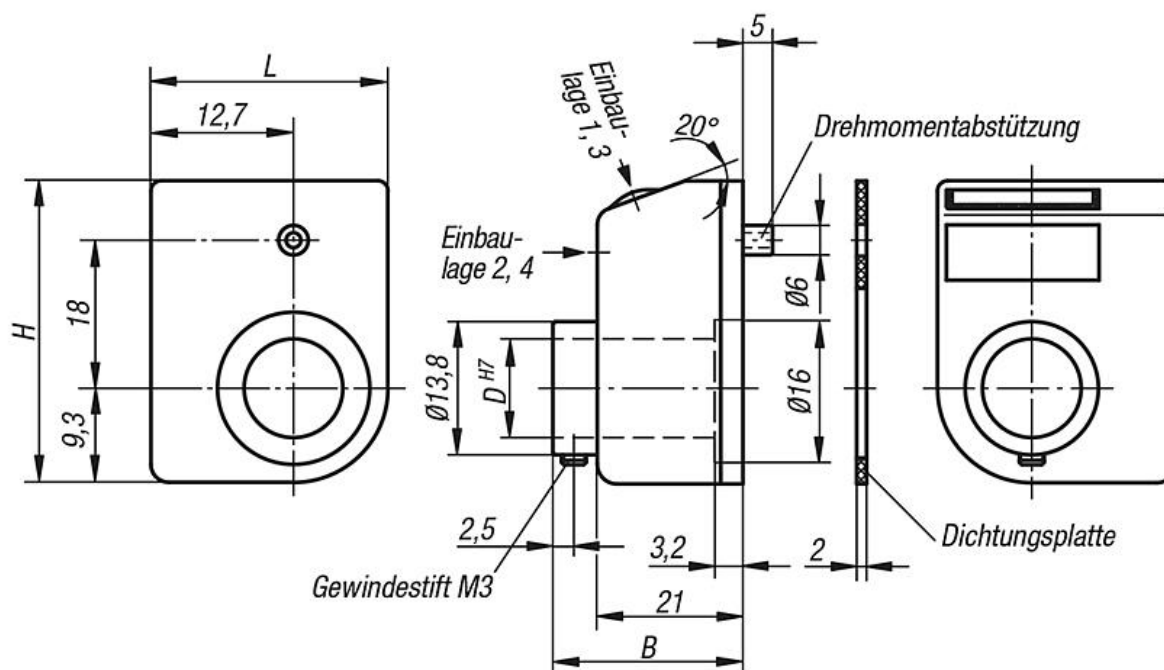

Anzeige nach einer Umdrehung, Kommastelle:	Einbaulage (1 - 4):
z. B. K2106.01001111 0100 = 1mm Steigung, 1 = Kommastelle an 1. Stelle von rechts	z. B. K2106.01001111 1 = Einbaulage

Zählrichtung (1 - 2):	Farbe (1 - 2):
z. B. K2106.01001111 1 = im Uhrzeigersinn (steigende Werte) 2 = gegen Uhrzeigersinn (steigende Werte)	z. B. K2106.01001111 1 = Farbe orange 2 = Farbe schwarz

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2106.01001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0
K2106.06001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2106.08001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001111	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001121	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001211	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001221	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001311	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001321	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001411	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001421	reinorange RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0
K2106.01001112	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001122	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001212	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001222	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001312	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001322	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001412	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001422	schwarz	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001112	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001122	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001212	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001222	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001312	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001322	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001412	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001422	schwarz	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501112	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501122	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501212	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501222	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501312	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501322	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501412	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501422	schwarz	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001112	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001122	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001212	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001222	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001312	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001322	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001412	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001422	schwarz	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001112	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001122	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001212	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001222	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001312	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001322	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001412	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001422	schwarz	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001112	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001122	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001212	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001222	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001312	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001322	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001412	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001422	schwarz	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2106.06001112	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001122	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001212	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001222	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001312	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001322	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001412	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001422	schwarz	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001112	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001122	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001212	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0
K2106.08001222	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001312	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001322	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001412	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001422	schwarz	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001112	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001122	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001212	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001222	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001312	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001322	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001412	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001422	schwarz	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0