

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Edelstahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Edelstahl.

Ausführung:

Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle und Gewindestift blank.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.

Hinweis:

Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.

Der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) ist wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.

Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre sehr deutliche Anzeige und Feinablesung aus. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

Technische Daten:


- Zählwerk bestehend aus 5 Dekaden + Feinablesung
- Ziffernhöhe ca. 7 mm
- Hohlwellen-Ø 20 H7 mm
- temperaturbeständig bis 80 °C
- öl- und lösungsmittelbeständig
- staubdicht

Auf Anfrage:

- Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
- Axialdichtung (staubdicht)
- wasserdicht
- Vibrationsschutz

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Zeichnungen

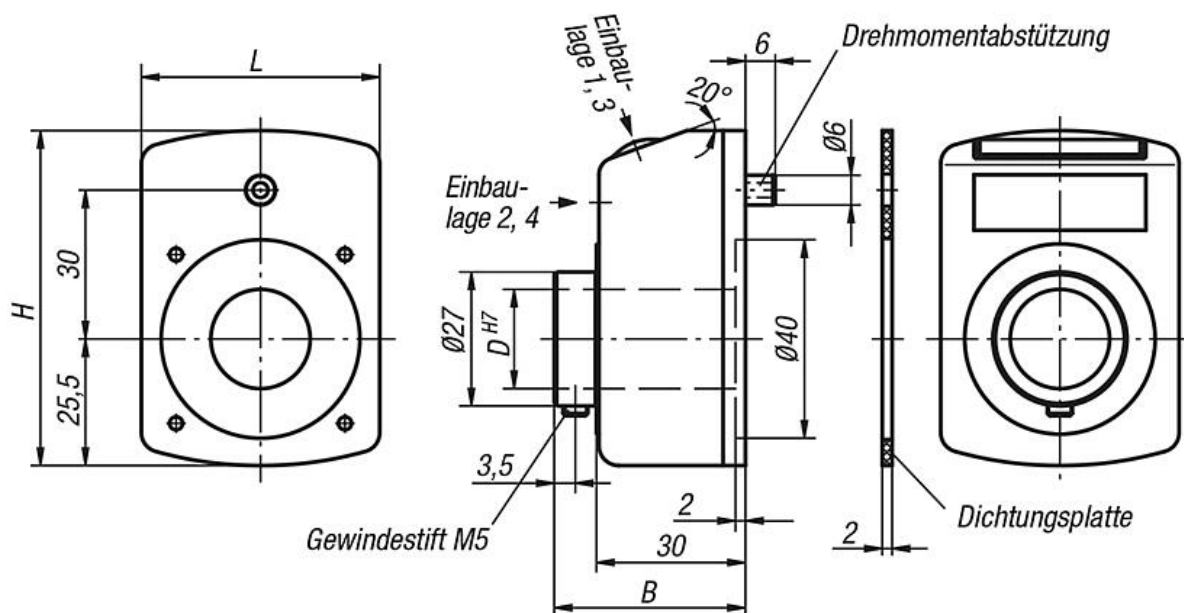

Anzeige nach einer Umdrehung, Kommastelle:	Einbaulage (1 - 4):
z. B. K2108.01002111 0100 = 1 mm Steigung, 2 = Kommastelle an 2. Stelle von rechts	z. B. K2108.01002111 1 = Einbaulage

Zählrichtung (1 - 2):	Farbe (1 - 2):
z. B. K2108.01002111 1 = im Uhrzeigersinn (steigende Werte) 2 = gegen Uhrzeigersinn (steigende Werte)	z. B. K2108.01002111 1 = Farbe orange 2 = Farbe schwarz

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2108.01001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
K2108.03001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2108.05001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001111	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001121	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001211	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001221	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001311	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001321	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001411	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001421	reinorange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
K2108.01001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002112	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002122	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002212	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002222	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002312	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002322	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002412	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002422	schwarz	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501112	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501122	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501212	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501222	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501312	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501322	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501412	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501422	schwarz	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501112	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501122	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501212	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501222	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501312	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501322	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501412	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501422	schwarz	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	D	H	L	Steigung	Komma an Stelle	max. Drehzahl 1/min	Einbaulage	Zählrichtung	Anzeige nach einer Umdrehung
K2108.03001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
K2108.05001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001112	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001122	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001212	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001222	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001312	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001322	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001412	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001422	schwarz	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0