


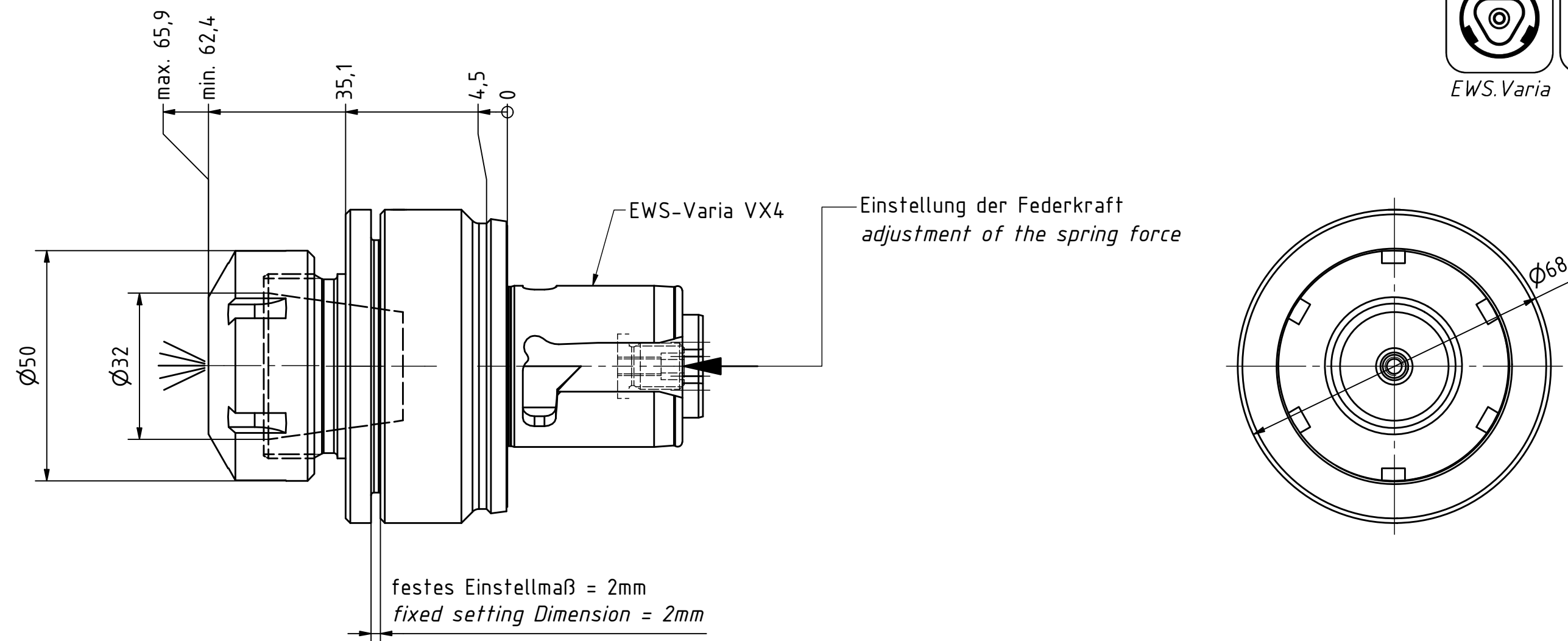


Pendelbereich / pendulum area:

Ausgleich radial $\pm 1\text{ mm}$ / radial compensation $\pm 1\text{ mm}$

Winkelausgleich $\pm 1^\circ$ / angle compensation $\pm 1^\circ$

Spannzange / collet ER32 DIN6499

Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

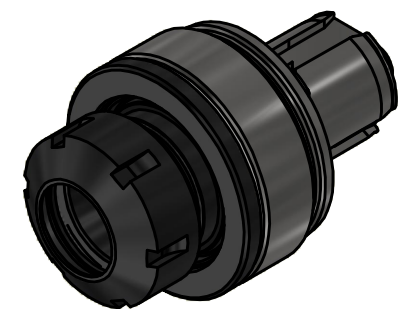

Copyright **EWS Tool Technologies**

Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

max. Kühlmitteldruck = 10 bar

max. coolant pressure = 10 bar

Technische Daten - technical data

Weight = [kg]

Benennung - Title

Pendelhalter

Floating holder

 
EWS

Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS270358



REV: -/A

Nr. - No.

PH31.VX432L65#01

MNR.

233749

QR