




- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, damit Kratzer vermieden werden.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Futter aus gestepptem Fleece. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Bund mit Druckknopfregulierung. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte.

Träger

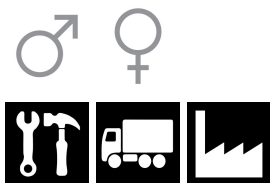

14135-126 Winterjacke

gestepptes Fleecefutter
MASCOT® INDUSTRY

09

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
190 g/m²



Canvasstruktur. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 7 x 3 cm/2,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.