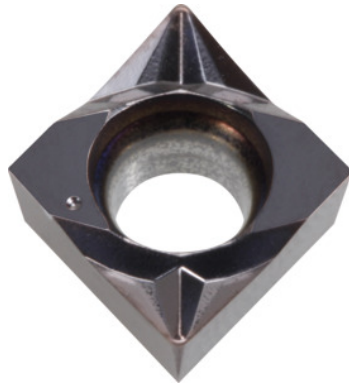


**CCGT 09T301, Typ: PR1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Třída artiklu	25E

Popis

CCGT 09T301 PR1225 Druh: PR1225
Lamač třísek: MFP-SK
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mm
Posuv f : 0,03 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Rohový rádius	0,1 mm
Vedlejší použití	P
Lamač třísek	MFP-SK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Hlavní způsob použití	M
Druh	PR1225
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 09T301
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení