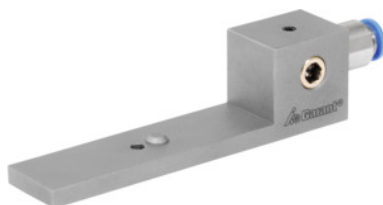


Garant**Doplňovací sada eco, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317900 25
GTIN	4045197716729
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Pro přívod chladicího média k soustružnickému držáku a držáku upichováku systému eco.
- Vhodné pro rychlovýměnný nožový držák AXA č. 318100 a výměnný držák PARAT č. 316120 – 316160.
- Přívod pomocí hadicové přípojky vlevo, vpravo nebo na zadní straně.

Rozsah dodávky:

Včetně uzavíracích šroubů a rychlospojky (G 1/8 palce) pro připojení hadice s vnějším Ø 6 mm.
Délka spojky 17,4 mm.

Technický popis

Šířka stopky b	25 mm
Celková délka L ₁	109 mm
Pro výšku stopky H ₁	25 mm
Celková výška H	32 mm
Délka L ₂	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák

