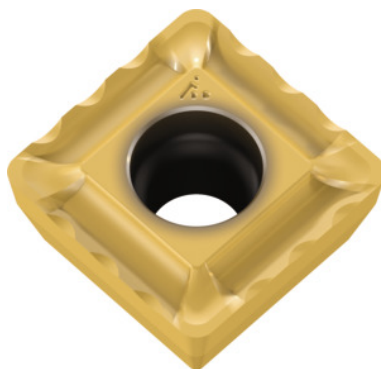


**Garant****SOGX 100408, HB6535, Typ: UNI**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	234072 UNI
GTIN	4062406084325
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Doporučení:**

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,08 - 0,16 mm/ot.

## Technický popis

Řada	Vrtacka
Typ	UNI
Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 100408
Typ	HB6535
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	150 m/min	M
CuZn	omezené použití	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		