


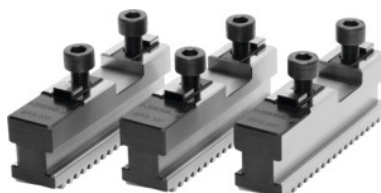

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 160



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 313205 160 |
| GTIN | 2050001928948 |
| Třída artiklu | 33T |

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nastavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nastavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Technický popis

| | |
|---------------------|--------|
| Šířka drážky A | 18 mm |
| Délka L | 74 mm |
| Pro typ sklíčidla | 160 mm |
| Šířka B | 20 mm |
| Šířka můstku D | 8 mm |
| Vzdálenost otvoru b | 32 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk |
| Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms |
| Druh produktu | Čelisti klínového upínače |