


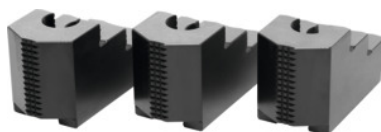

Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313470 250
GTIN	2050001929648
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Kalené.

Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhml a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

Dokoupené nastavbové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivot a rovinnost.

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Výška H	58 mm
Vzdálenost otvoru a	34 mm
Délka L	103,5 mm
Šířka drážky D	21 mm

Vzdálenost otvoru b	25 mm
Šířka B	50 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo