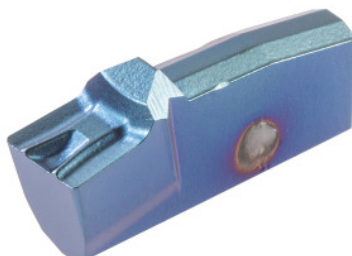


**Garant****Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275003 3
GTIN	4062406098339
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

S broušenými boky.

**Použití:**

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrvtávací tyče č. 274170 – 274171.

**Technický popis**

Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Šířka zápichu w	3 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiAlN <sup>2</sup>
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9140
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		