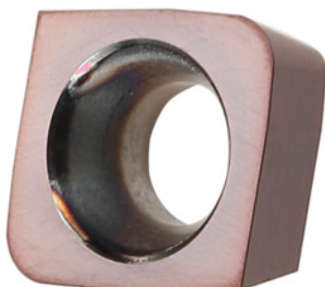


**Garant****CPHX 060205 ER, HB4015, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Třída artiklu	21A

## Popis

### Provedení:

- **Vyměnitelné destičky s vylepšenou geometrií Wiper pro účinnější proces zpracování při výrobě matric a forem.**
- **Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.**
- **Vyměnitelné frézovací destičky s radiální a axiální geometrií Wiper.**

Obvodová házivost  $\pm 0,020$  mm.

### Doporučení:

U čistě rovinného frézování snížení  $V_c$  o 30 %.

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e$  0,2 mm.

$L_{wa}$  představuje axiální délku Wiperu.

$L_{wr}$  představuje radiální délku Wiperu.

Posuv  $f_z$  v oceli  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Tloušťka destiček S: 2.38 mm

## Technický popis

Typ	ST1400
Rohový rádius	0,5 mm

Tloušťka destiček S	2.38 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CPHX 060205 ER
Typ	HB4015
Řezný materiál	TK
Délka Wiper axiální	1 mm
Délka Wiper radiální	1,5 mm
Poloměr břitu R <sub>1</sub>	0,5 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování