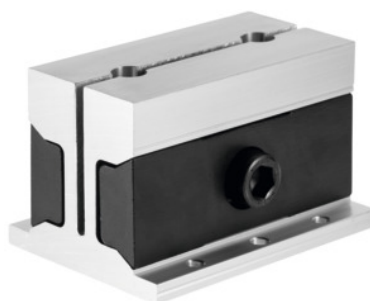


**Tvarový upínač, L × B1: 100X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370089 100X50
GTIN	2050001962126
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- Je možné upnutí 2 obrobků.
- Maximální upínací rozsah 0,5 mm.

**Materiál:**

Upínací klíny ze zušlechtěné oceli.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího kroužku pro obrábění.

**Technický popis**

Šířka B	72 mm
Výška H	63 mm
Upínací síla	5,5 kN
Ø D <sub>2</sub>	11,4 mm
Maximální utahovací moment	46 Nm
Maximální hloubka obrábění T	15 mm
Druh produktu	Klínový upínač

