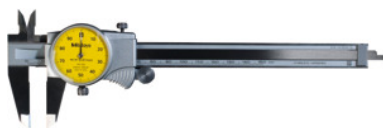


**Mitutoyo****Posuvné měřítko s úchylkoměrem, Typ: 150/01****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazu a chráněnou ozubnicí. Přesný úchylkoměr s nastavitelným ciferníkem se stavěcím šroubem.

S posouvacím kolečkem. Odečet jednotek mm na liště, 1/100 mm na kruhové stupnici.

**Zvláštní příslušenství:**

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Odečet (kruhová stupnice)	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Otáčka ručičky	1 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 6,2×2,2
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvná měřítka s úchylkoměrem

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

### Příslušenství

Tabulka pro posuvné měřítka	412180
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120