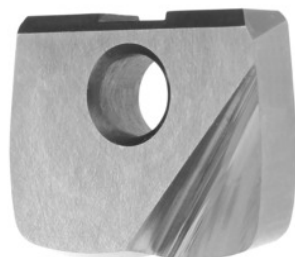


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 12 mm tupá kónická, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

· **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.**

Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,1 mm

Typ: HU7810

Technický popis

Typ	ALU
Typ	HU7810
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	25 mm
Poloměr Wiper radiální	50 mm
Poloměr břitu R_1	1 mm
Délka břitu L_c	6 mm

Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,1 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování