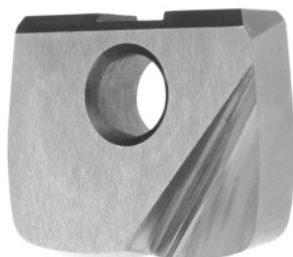


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 25 mm tupá kónická, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.**Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,24 mm

Typ: HU7810

Technický popis

Typ	ALU
Typ	HU7810
Rohový rádius	4 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	50 mm
Poloměr Wiper radiální	100 mm
Poloměr břitu R_1	4 mm
Délka břitu L_c	12,5 mm

Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,24 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování