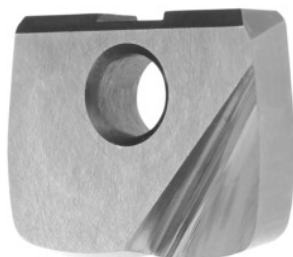


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 20 mm tupá kónická, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

**Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**

· **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.**

Posuv  $f_z$  v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,2 mm

Typ: HU7810

**Technický popis**

Typ	ALU
Typ	HU7810
Rohový rádius	2 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	40 mm
Poloměr Wiper radiální	80 mm
Poloměr břitu $R_1$	2 mm
Délka břitu $L_c$	10 mm

Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování