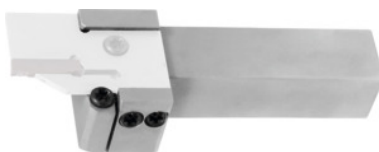


Garant**Upínací držák VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273795 16
GTIN	4045197721310
Třída artiklu	21W

Popis**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273799.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:L = L₁ + L₃ (držák destiček).Funkční šířka L₄: 21 mmL₁: 100 mmL₂: 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

L ₂	24,5 mm
Výška stopky h	16 mm
L ₁	100 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funkční šířka L ₄	21 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	279910
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
