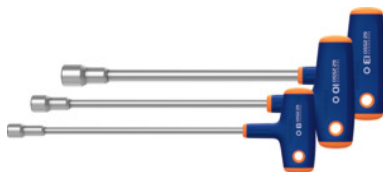


Garant**Sada nástrčných klíčů s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, délka čepule 200 mm, Počet klíčů: 3**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	622555 3
GTIN	4045197721716
Třída artiklu	61C

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene®** a nárazuvzdorným plastovým jádrem. Čepel ze speciální chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.

Obsah:

Po 1 ks č. 622550: vel. 8; 10; 13

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 622550: vel. 8; 10; 13

Technický popis

Počet klíčů	3
Délka čepule	200 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

622550 14

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 14 mm

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 13 mm

622550 13

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 8 mm

622550 8

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 11 mm

622550 11

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 9 mm

622550 9

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 7 mm

622550 7

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 10 mm

622550 10

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 6 mm

622550 6

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®,
délka čepele 200 mm Rozměr klíče 12 mm

622550 12