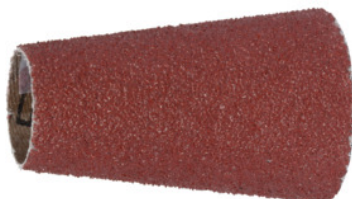


HOLEX**Brusné pouzdro kónické (A) zrna 150 jemné, Největší Ø pouzdra×šířka pouzdra: 36X60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna.

Normální korund (A) pro univerzální broušení.

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553830.

Technický popis

Zrnitost	150
Šířka pouzdra	60 mm
největší Ø pouzdra	36 mm
Stupeň jemnosti	jemné

Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar pouzdra	kónický
Druh produktu	Brusné pouzdro

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusných pouzder s drážkami, kónický Ø stopky 6 mm Největší Øxdélka hlavy 36X60 mm

553830 36X60