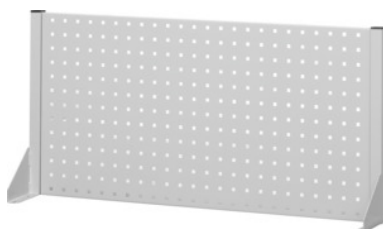


**Zadní stěna z děrovaného plechu, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929650 1250
GTIN	4062406118655
Třída artiklu	92W

**Popis****Provedení:**

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

**Technický popis**

Hloubka	25 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Výška	481 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

