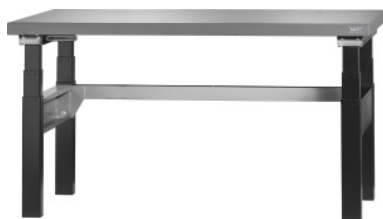


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 920301 1500 |
| GTIN | 4062406119782 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan. Pracovní stůl **bez** střížných plechů, bez možnosti řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Maximální nosná síla | 250 kg |
| Hloubka | 750 mm |
| Hmotnost | 101 kg |
| Materiál pracovní desky | Eluplan tmavý |

| | |
|---|---------------|
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Nosnost při dlouhodobém zatížení | 250 kg |
| Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 610 - 1200 mm |
| Šířka | 1500 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| ComfortClose | ne |
| Rychlost zvedání | 38 mm/s |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Druh produktu | Pracovní stůl |