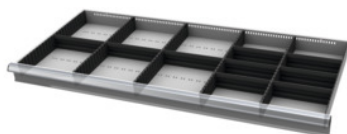


Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 56×24G, Výška čela zásuvek / typ: 125/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 56×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 56×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 4 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 10G vel. 951801: 6 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 12G vel. 951821: 3 × vel. 125

Technický popis

Výška	100 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	56
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Užitná plocha zásuvek v G	56×24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	1400 mm

Hmotnost	2,36 kg
Atribut názvu produktu	56x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 12G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951821 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951580 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951801 125