


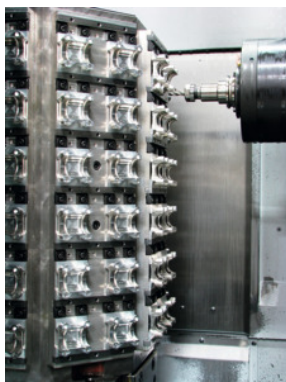

Upínka Pitbull nůž, Závit M: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370025 M10
GTIN	4046368563708
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.**
- **Bezpečné, precizní upínání.**
- **Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.**

Upínací hrana nože pro polotovary.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

Technický popis

H ₁	11,4 mm
Materiál	ocel
H	18,03 mm
B _{H9}	25,4 mm
Upínací síla	26 kN
Dráha svorky	1,7 mm

Šířka svorky	25,4 mm
Závit M	M10
B ₁	10,2 mm
Výška H ₂	6,3 mm
Maximální utahovací moment	40 Nm
Druh produktu	Upínací systém přípravku