


Garant GRIDLINE

## ESD děrovaná stěna dvoustranná, Vhodné pro typ: 1500

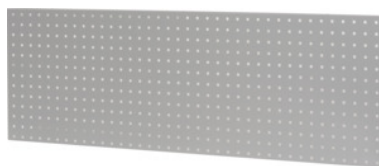

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	972101 1500
GTIN	4062406167417
Třída artiklu	9GW

### Popis

#### Provedení:

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů. Děrovanou stěnu v **oboustranném provedení** je možno osadit na sobě nezávisle **na obou stranách**. Děrované stěny z ocelového plechu 9x9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným plechovým stěnám ze skupiny 95.

#### Vhodné pro :

K **našroubování** mezi nosné sloupky a vozík na materiál.

#### Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Výška: 481 mm

Šířka: 1420 mm

Hloubka: 25 mm

Nosnost: 100 kg

Hmotnost: 18 kg

### Technický popis

Provedení děrované stěny	oboustranný
Hloubka	25 mm
Hmotnost	18 kg
Nosnost	100 kg

Šířka	1420 mm
Výška	481 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Děrovaná stěna