


Garant GRIDLINE

ESD děrovaná stěna pro výkyvné rameno, Typ: 1

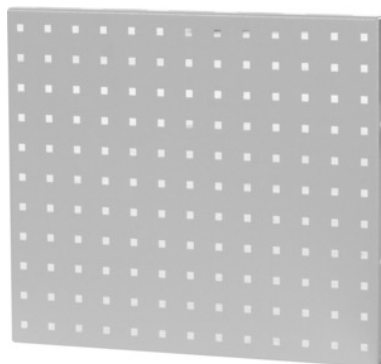

Údaje o objednávce

Artikové číslo	972144 1
GTIN	4062406167530
Třída artiklu	9GW

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového ohraňného plechu, sklopného až o 45°. Montáž ve spodní i v horní třetině nosného sloupku.

Vhodné pro :

Pro montáž na výkyvné rameno č. 972140.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Výška: 420 mm

Šířka: 481 mm

Technický popis

Šířka	481 mm
Výška	420 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Děrovaná stěna