


## Podlahová ESD deska, Barva: DARKGREY

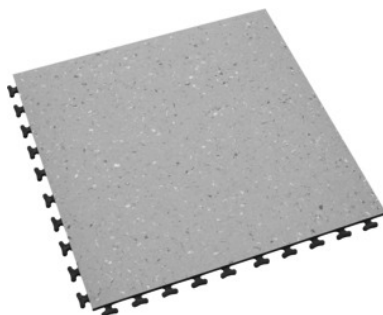

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Třída artiklu	98E

### Popis

#### Provedení:

PVC panely vždy na 2 stranách s pozitivním a na 2 stranách s negativním ozubením. Svodový odpor cca  $10^6 \Omega$ . Hladký povrch a svodová výztuha s voštinovou strukturou.

**Vhodné pro průmyslové vozíky, paletové vozíky a vysokozdvizné vozíky:** do celkové hmotnosti 2,5 t s tvrdými pneumatikami, do 5 t s nafukovacími pneumatikami. Staticky: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Speciální konstrukce podlahových desek umožňuje rychlé pokládání velkých ploch na disipativní průmyslové podlahy. Lze je použít na všech tvrdých podkladech (měly by být pouze relativně rovné, možné jsou i opotřebované a vlhké podlahy) a také na kobercích s minimální nebo žádnou přípravou. Tmavošedě mramorované.

#### Upozornění:

Uzemnění podlahové krytiny pomocí měděného kabelu č. 972591 a uzemňovací sady č. 972590. Je třeba objednat zvlášť. Připojení uzemnění musí provést kvalifikovaná osoba.

### Technický popis

Tloušťka	10,5 mm
Hmotnost	4,5 kg
Materiál	PVC

Svodový odpor	10 <sup>6</sup> Ω
Povrch	hladká
Šířka	60,8 cm
Barva	tmavošedě mramorované
Výbava ESD	ano
Délka	60,8 cm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	ESD podlahová rohož