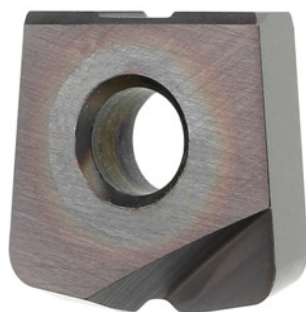


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 8 mm Highfeed, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212746 ST1400
GTIN	4045197761835
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**

- Přesnost rádiusu, obvodové házivosti: $\pm 0,015$ mm.
- Přesnost výměny z destičky na destičku: $\pm 0,025$ mm.

Použití:

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.

Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Typ: HB7530

Technický popis

Typ	ST1400
Typ	HB7530
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,4 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	1 mm

Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,3 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování