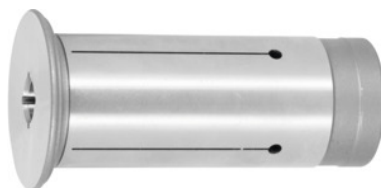


Garant**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302175 10
GTIN	4045197763266
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:****S drážkami chladícího kanálku.****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 32 mm.****Technický popis**

Ø D	32 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Celková délka L	63,5 mm
Atribut názvu produktu	Ø 32 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

