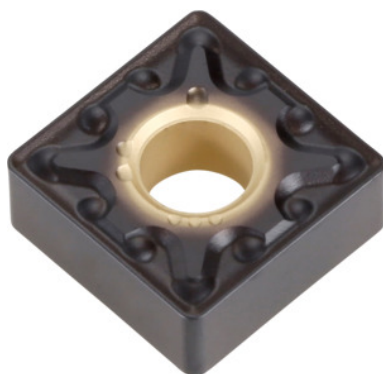


Garant**SNMG 190616, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190616 HB7020 Rohový rádius: 1,6 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Druh	HB7020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení