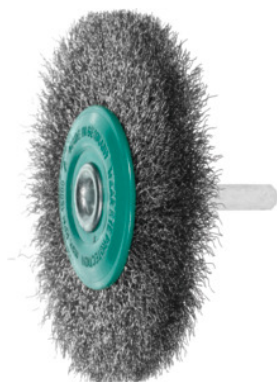


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1:
80X12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Velmi kvalitní vlnité dráty, Ø stopky 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Technický popis

Tloušťka štětín	0,2 mm
Ø kartáče D ₁	80 mm
Tloušťka kartáče	12 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	9 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlňené
Druh produktu	Kulatý kartáč