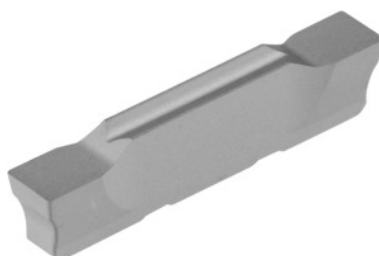


Garant**Upichovací destička Polotovar, HU7310, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273696 2,2 |
| GTIN | 4045197578952 |
| Třída artiklu | 21L |

Popis**Použití:**

K broušení požadovaných tvarů.

Technický popis

| | |
|-----------------------|--|
| Šířka zápichu w | 2,2 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Povlak | bez povlaku |
| Hlavní způsob použití | N |
| Vedlejší použití | Ti |
| Typ | HU7310 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|--|---------|----------------|---------|
|--|---------|----------------|---------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|---|
| Hliník, plasty | vhodný | 350 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 350 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | S |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |