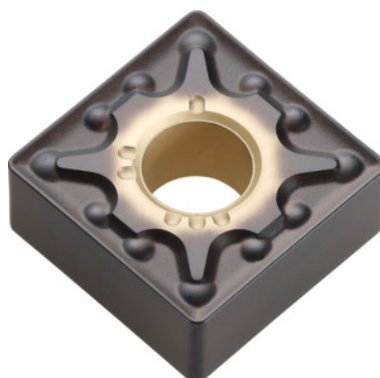


**Garant****SNMG 150608, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 150608 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm  
Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

Druh	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150608
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení