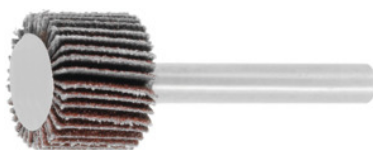


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 20X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554100 20X15
GTIN	4045197802392
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Ø stopky	6 mm
Šířka hlavy	15 mm
Zrnitost	60
Maximální počet otáček	38200 min ⁻¹
Doporučené otáčky	20000 min ⁻¹
Ø hlavy	20 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrna 60
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		