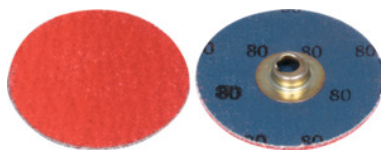


**Garant****Brusný kotouč (CER), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553923 80
GTIN	4045197805362
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou, i po náročném použití.

Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

**Keramické zrna (CER)** ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

**Použití:**

**K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách** při výrobě nástrojů, forem a modelů, strojů, přístrojů a nádob.

**Upozornění:**

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø  
75M mm

553920 75M