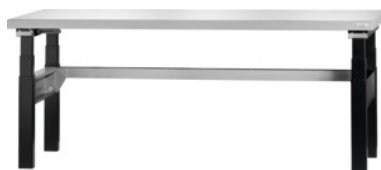


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Deska Eterlux, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920328 1500
GTIN	4062406229054
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nastavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

Technický popis

Rychlost zvedání	35 mm/s
Nosnost při dlouhodobém zatížení	250 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Šířka	1500 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Pracovní deska hloubka	800 mm
Hloubka	800 mm
Maximální nosná síla	250 kg
Hmotnost	82 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl