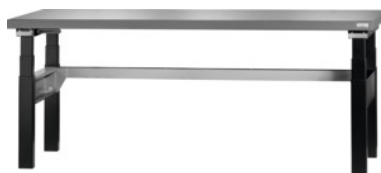


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště deska Eluplan tmavá, Typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920337 2000
GTIN	4062406229122
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nástavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

Technický popis

Maximální nosná síla	300 kg
Rychlost zvedání	22 mm/s
Pracovní deska hloubka	800 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hmotnost	95 kg

Nosnost při dlouhodobém zatížení	300 kg
Hloubka	800 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Šířka	2000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	300 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl