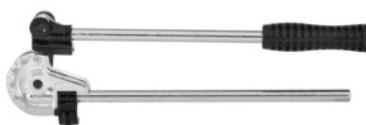


**HOLEX****Ohýbací kleště na měděné trubky, pro vnější Ø trubek: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	821310 16
GTIN	4062406237585
Třída artiklu	82A

**Popis****Provedení:**

Úhel ohybu až 180° při nejmenším možném poloměru bez deformace trubky. Ohebný prvek s nastavením stupňů.

Lehká konstrukce pro práci bez únavy. Neklouzavá rukojeť.

**Použití:**

K ohýbání měkkých měděných trubek. Protože lze kleště nasadit i uprostřed trubky, je možno všemi směry ohýbat protioblouky zcela bez přechodů a nástavců.

**Technický popis**

Pro vnější Ø trubek	16 mm
Rádus ohybu (střed trubky)	58 mm
Maximální úhel ohybu	180 stupeň
Druh produktu	Ohýbací přístroj