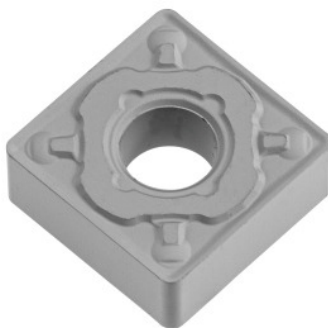


**SNMG 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Třída artiklu	22D

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Typ	HBT020
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Počet výměn/řezání	8
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení