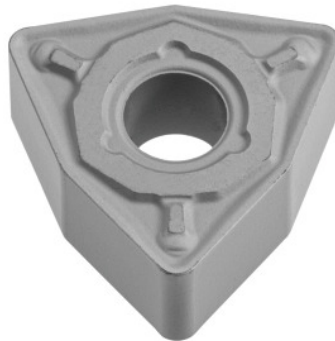


**WNMG 080408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080408 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Lamač třísek	PM
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení