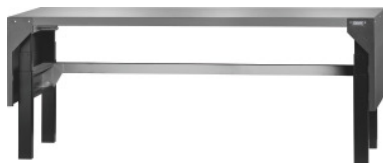


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 2000/S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan. Pracovní stůl se střížnými plechy, s možností řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříňky pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

Rychlost zvedání	38 mm/s
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka	750 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	720 - 1200 mm
Hmotnost	119 kg

Pracovní deska délka	2000 mm
ComfortClose	ne
Pracovní deska hloubka	750 mm
Maximální nosná síla	200 kg
Šířka	2000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	200 kg
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl