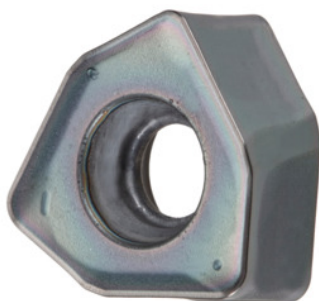


Garant
XOMU094812ZZER, HB4020, Typ: ST900


Údaje o objednávce

Artikové číslo	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 2 mm

Posuv f_z na zub: 1,1 mm

Technický popis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	1,1 mm
Rohový rádus	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT090416ZDSR
Typ	HB4020
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,2 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	AlTiCrN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		