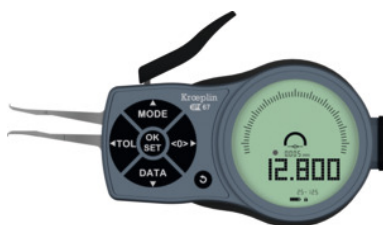


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 2,5-12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438965 2,5-12,5
GTIN	2050002040939
Třída artiklu	46Q

**Popis****Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

**Zvláštní příslušenství:**

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

**Technický popis**

Přesnost opakování	0,005 mm
Počet obsažených baterií	2
Minimální šířka drážky	0,4 mm
Měřicí síla	0,8 - 1,2 N
Rozsah měření	2,5 - 12,5 mm

Mezní chyba	0,015 mm
Rádus břitu	0,1 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	12 mm
Maximální hloubka drážky	0,7 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

## Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměř Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměř Typ S	023460 S

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965