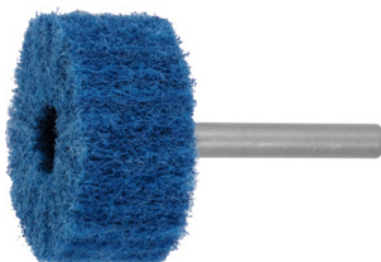


**Garant****Vějířovitý brusný kotouč rouno (ZA), jemný, Ø hlavy×šířka hlavy: 20X15mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554908 20X15
GTIN	4062406272333
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

Vějířovité uspořádání rounových lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). **Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.**

### Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

## Technický popis

Ø hlavy	20 mm
Doporučené otáčky	10000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Maximální počet otáček	14000 min <sup>-1</sup>
Šířka hlavy	15 mm
Zkratka brusiva	ZA
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný

Atribut názvu produktu	jemný
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		