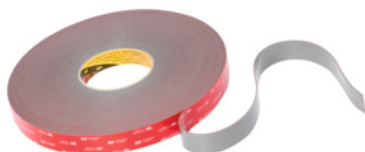


**Lepicí páska VHB™, šedá, Šířka×délka (mm×m): 25X33****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083786 25X33 |
| GTIN | 4054596196957 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Páska **3M™ GPH-110GF** je vyrobena z přizpůsobivého pěnového jádra a odolává vysokým teplotám. Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, odolného a trvalého spojení.

Upozornění:

Na požádání jsou k dispozici další pásy 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách. Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Délka: 33 m

Šířka: 25 mm

Tloušťka: 1,1 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|------------------------|
| Označení výrobce | GPH-110GF |
| Materiál krytu | Silikonizovaný film PE |
| Přilnavost z oceli | 3,7 N/mm |
| Odolávající teplotě do | 150 °C |
| Lepicí hmota | akrylát |

Technický list

| | |
|------------------------|--------------|
| Délka | 33 m |
| Skladovací teplota | 16 °C |
| Barva | šedá |
| Šířka | 25 mm |
| Druh lepicí pásky | oboustranný |
| Minimální trvanlivost | 24 měsíc |
| Tloušťka | 1,1 mm |
| Sklad, vlhkost | 40 % |
| Atribut názvu produktu | šedá |
| Druh produktu | Lepicí páska |