


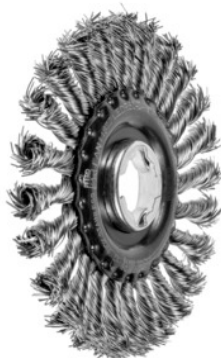

## Kulatý kartáč X-LOCK, drát INOX 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125X-LOCKmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Třída artiklu	55V

### Popis

#### Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

#### Použití:

**Splétaný doleva**, je tak bezpečně zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

S rychloupínacím systémem **X-LOCK** pro rychlou výměnu kartáčů bez nástroje.

### Technický popis

Počet copánků	24
Ø kartáče D <sub>1</sub>	125 mm
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	0,5 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	28 mm

Šířka osazení L <sub>1</sub>	12 mm
Řada	X-LOCK
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč