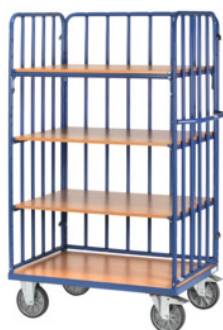


fetra[®]
....**Etážový vozík s 3stranovými trubkovými výztužemi a 4 úložnými plochami,
Typ: 8313-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Podélná stěna s trubkovými výztužemi k zavěšení. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Výškové nastavení v rastru: 100 mm

Výška: 1800 mm

Šířka: 1369 mm

Hloubka: 830 mm

Šířka úložné plochy: 1200 mm

Hloubka úložné plochy: 800 mm
Výška úložné plochy 1: 269 mm

Technický popis

Hmotnost	114 kg
Nosnost celkem	600 kg
Ø koleček	200 mm
Šířka	1369 mm
Výška	1800 mm
Výška úložné plochy 2	669 mm
Nosnost každé police	90 kg
Hloubka úložné plochy	800 mm
Výška úložné plochy 1	269 mm
Hloubka	830 mm
Výška úložné plochy 3	1069 mm
Výška úložné plochy 4	1469 mm
Šířka úložné plochy	1200 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík